


Einweglichtschränke Empfänger

OHE-DPKG/0,20M/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8E202

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

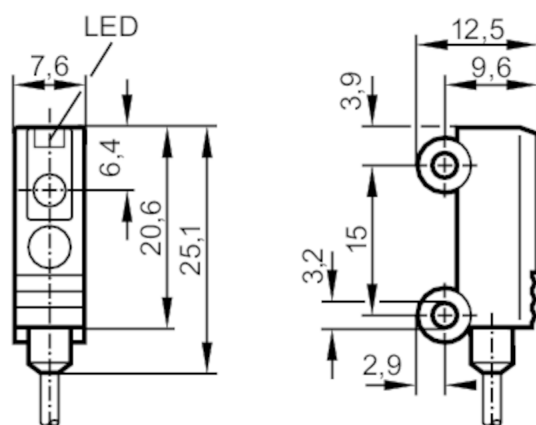

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Dunkelschaltung
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	50
Schaltfrequenz DC [Hz]	200
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
Reichweite [m]	< 1,2



Einweglichtschranke Empfänger

OHE-DPKG/0,20M/AS

Reich-/Tastweite einstellbar	nein
------------------------------	------

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	< 2,5
------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...50
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	14,8
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Werkstoffe	ABS
Optikwerkstoff	PMMA
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, gelb blinkt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Anschluss

