


## Reflexlichttaster

OIT-FPKG/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

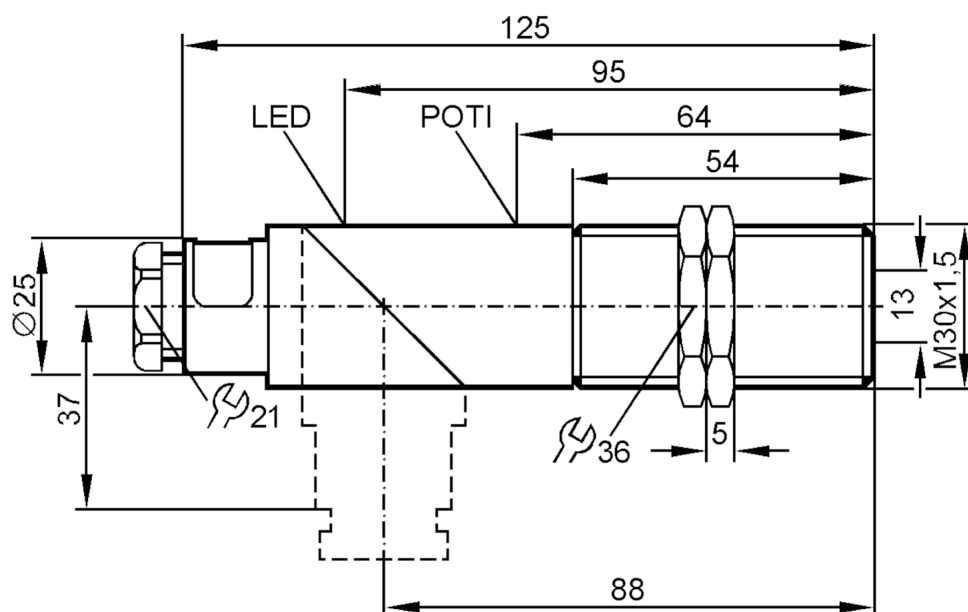

## Produktmerkmale

|          |                |
|----------|----------------|
| Lichtart | Rotlicht       |
| Gehäuse  | Gewindebauform |

## Einsatzbereich

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
|------------------|-------------------|

## Elektrische Daten

|                  |      |              |
|------------------|------|--------------|
| Betriebsspannung | [V]  | 10...55 DC   |
| Stromaufnahme    | [mA] | 10; ((24 V)) |
| Verpolungsschutz |      | ja           |
| Lichtart         |      | Rotlicht     |

## Ausgänge

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Elektrische Ausführung                                    | PNP                                     |
| Ausgangsfunktion                                          | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
| Max. Spannungsabfall<br>Schaltausgang DC                  | [V]<br>2,5                              |
| Dauerhafte<br>Strombelastbarkeit des<br>Schaltausgangs DC | [mA]<br>250                             |
| Schaltfrequenz DC                                         | [Hz]<br>40                              |
| Kurzschlussschutz                                         | ja                                      |
| Ausführung<br>Kurzschlussschutz                           | getaktet                                |
| Überlastfest                                              | ja                                      |



## Reflexlichttaster

OIT-FPKG/S

| Erfassungsbereich                                                      |               |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Tastweite                                                              | [mm]          | < 600; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
| Reich-/Tastweite einstellbar                                           |               | ja                                                 |
| Umgebungsbedingungen                                                   |               |                                                    |
| Umgebungstemperatur                                                    | [°C]          | -25...80                                           |
| Schutzart                                                              |               | IP 65                                              |
| Zulassungen / Prüfungen                                                |               |                                                    |
| EMV                                                                    | EN 60947-5-2  |                                                    |
| Mechanische Daten                                                      |               |                                                    |
| Gehäuse                                                                |               | Gewindebauform                                     |
| Abmessungen                                                            | [mm]          | M30 x 1,5                                          |
| Gewindebezeichnung                                                     |               | M30 x 1,5                                          |
| Werkstoffe                                                             |               | PBT; PPO modifiziert                               |
| Optikwerkstoff                                                         |               | PMMA                                               |
| Anzeigen / Bedienelemente                                              |               |                                                    |
| Anzeige                                                                | Schaltzustand | 1 x LED, gelb                                      |
| Zubehör                                                                |               |                                                    |
| Lieferumfang                                                           |               | Befestigungsmuttern: 2<br>Schraubendreher          |
| Bemerkungen                                                            |               |                                                    |
| Verpackungseinheit                                                     |               | 1 Stück                                            |
| Elektrischer Anschluss                                                 |               |                                                    |
| Anschlussklemmen: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm |               |                                                    |
| Anschluss                                                              |               |                                                    |

