




## Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/SO

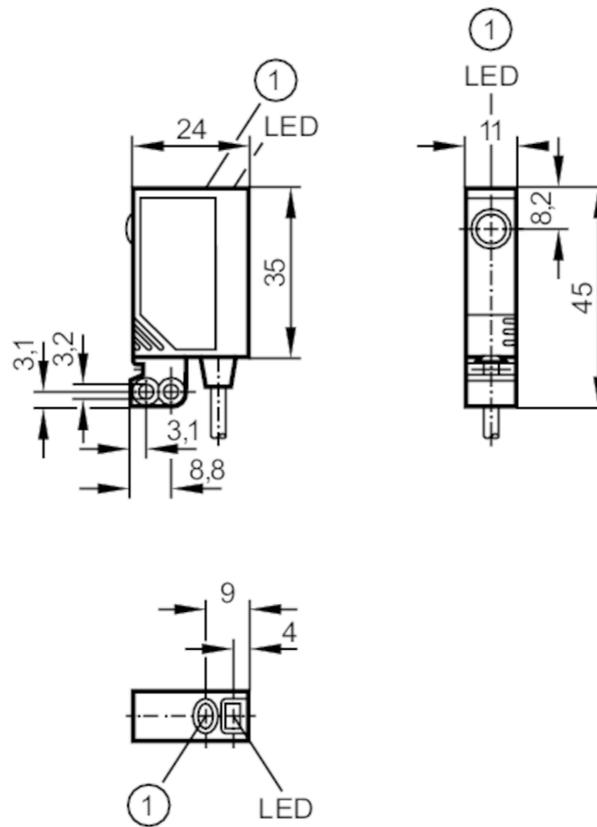

1 Taste ohne Funktion



### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

### Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

### Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	1000

# OJ5033



## Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/SO

Lichtfleckabmessungen  
gelten für

bei maximaler Reichweite

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1764

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	71,5
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 11 x 24
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff	Glas
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

### Zubehör

Lieferumfang	Grundbefestigung: 1, E20964
	Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16
	Federringe: 2
	Muttern: 2


### Bemerkungen

Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

Anschluss

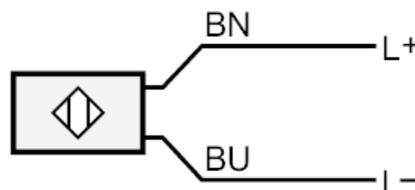

Adernfarben :  
BN = braun  
BU = blau