


Einweglichtschanke Empfänger

ORE-V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OR0002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

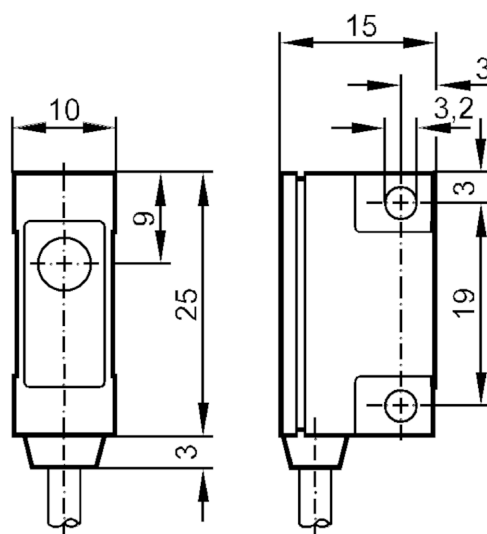

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
Reichweite [m]	< 2

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67



Einweglichtschranke Empfänger

ORE-V/6M

Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	49633
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,095
Gehäuse		Quaderförmig
Werkstoffe		PPO modifiziert
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungswinkel: 1, E20212
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Anschluss		

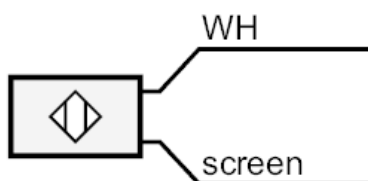

WH = Adernfarben :
screen = weiß
Schirm