




## Reflexlichttaster

ORT-V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

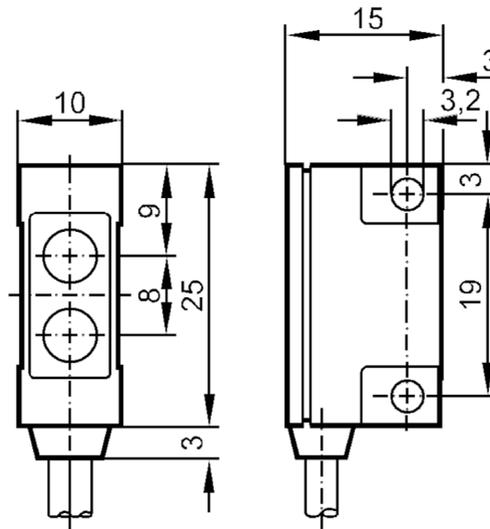

Empfänger in oberer Optik  
Sender in unterer Optik

### Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

### Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker ja

Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010

### Ausgänge

Kurzschlusschutz nein

Überlastfest nein

### Erfassungsbereich

Tastweite [mm] < 300; (weißes Papier 200 x 200 mm)

### Umgebungsbedingungen

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gehäuse Quaderförmig

Abmessungen [mm] 25 x 10 x 15

Werkstoffe PPO modifiziert

### Zubehör

Lieferumfang Befestigungswinkel: 1, E20212

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# OR0016




## Reflexlichttaster

ORT-V

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

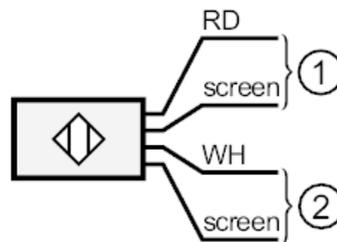

1 = Sender  
2 = Empfänger  
Adernfarben :  
RD = rot  
WH = weiß  
screen = Schirm