




Einweglichtschränke Sender

OSS-000A

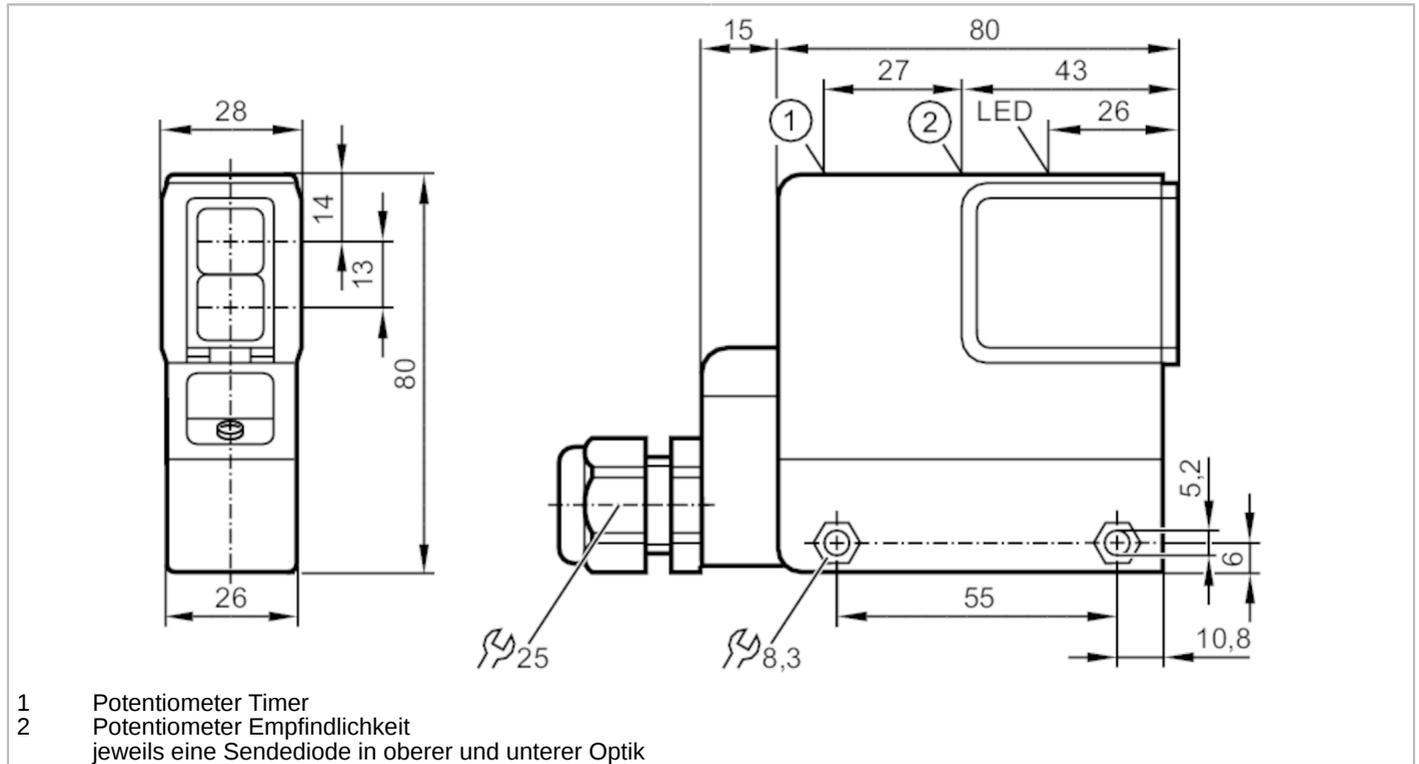

Produktmerkmale	
Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Elektrische Daten	
Frequenz AC [Hz]	47...63
Betriebsspannung [V]	20...250 AC/DC
Stromaufnahme [mA]	18
Schutzklasse	II
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	880
Ausgänge	
Schaltfrequenz AC [Hz]	25
Schaltfrequenz DC [Hz]	100
Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein
Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 20
Reich-/Tastweite einstellbar	nein



Einweglichtschranke Sender

OSS-000A

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
		EN 55011 Klasse B
MTTF	[Jahre]	1036
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	265
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	80 x 28 x 95
Werkstoffe		PPO modifiziert
Optikwerkstoff		Glas
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungswinkel: 1, E20210 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: ...1,5 mm ² ; Kabelverschraubung: M20 X 1,5		
Anschluss		

