



## Einweglichtschranke Empfänger

OUE-DPKG/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OU5046

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

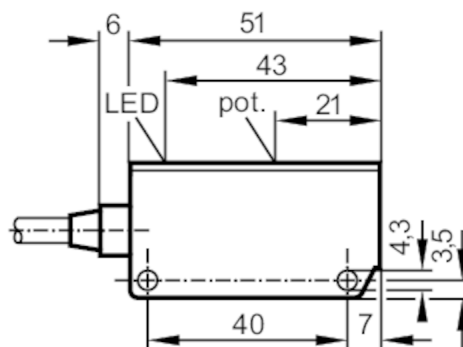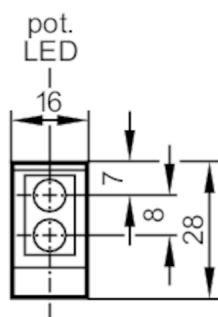

Empfänger in oberer Optik



## Produktmerkmale

|          |               |
|----------|---------------|
| Lichtart | Infrarotlicht |
| Gehäuse  | Quaderförmig  |

## Einsatzbereich

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
|------------------|---------------------|

## Elektrische Daten

|                  |      |               |
|------------------|------|---------------|
| Betriebsspannung | [V]  | 10...55 DC    |
| Stromaufnahme    | [mA] | 20; ((24 V))  |
| Schutzklasse     |      | II            |
| Verpolungsschutz |      | ja            |
| Lichtart         |      | Infrarotlicht |
| Wellenlänge      | [nm] | 880           |

## Ausgänge

|                                                           |      |                 |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Elektrische Ausführung                                    |      | PNP             |
| Ausgangsfunktion                                          |      | Dunkelschaltung |
| Max. Spannungsabfall<br>Schaltausgang DC                  | [V]  | 2,5             |
| Dauerhafte<br>Strombelastbarkeit des<br>Schaltausgangs DC | [mA] | 250             |
| Schaltfrequenz DC                                         | [Hz] | 140             |
| Kurzschlusschutz                                          |      | ja              |
| Ausführung<br>Kurzschlusschutz                            |      | getaktet        |
| Überlastfest                                              |      | ja              |

## Erfassungsbereich

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Sender / Empfänger |     | Empfänger |
| Reichweite         | [m] | < 6       |



## Einweglichtschranke Empfänger

OUE-DPKG/6M

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
|------------------------------|----|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 |
|---------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

## Zulassungen / Prüfungen

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMV | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | EN 55011 | Klasse B |
|--|----------|----------|

|      |         |     |
|------|---------|-----|
| MTTF | [Jahre] | 618 |
|------|---------|-----|

## Mechanische Daten

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Gewicht | [g] | 0,28 |
|---------|-----|------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Gehäuse | Quaderförmig |
|---------|--------------|

|             |      |              |
|-------------|------|--------------|
| Abmessungen | [mm] | 28 x 16 x 51 |
|-------------|------|--------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Werkstoffe | PPO modifiziert |
|------------|-----------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Optikwerkstoff | Glas |
|----------------|------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
|-------------------|-----------------|

## Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|---------|---------------|---------------|

## Zubehör

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Lieferumfang | Befestigungswinkel: 1, E20211 |
|--------------|-------------------------------|


## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Anschluss

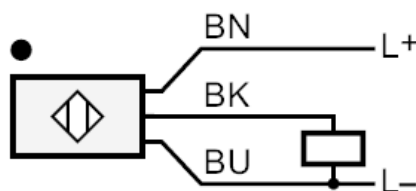

|    |         |
|----|---------|
| BN | braun   |
| BU | blau    |
| BK | schwarz |

## Einweglichtschranke Empfänger

OUE-DPKG/6M

## Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve

