




## Reflexlichtschranke

OWP-FPKG/0,1M/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OJ5063

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

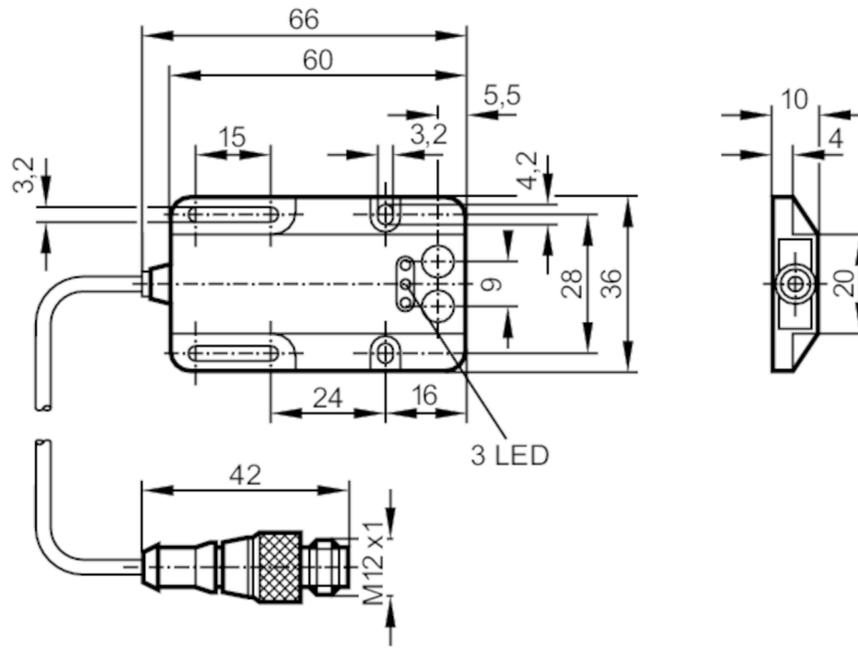

Sender in unterer Optik

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Polfilter
Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	35; ((36 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

### Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	250
Kurzschlusschutz		ja

# OW1006



## Reflexlichtschranke

OWP-FPKG/0,1M/US

Ausführung	
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich	
Reichweite [m]	0,1...1,5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	120
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite
Polfilter vorhanden	ja

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten	
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	36 x 60 x 10
Werkstoffe	ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff	PMMA

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 0,1 m, PVC	



Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



## Reflexlichtschranke

OWP-FPKG/0,1M/US

### Anschluss

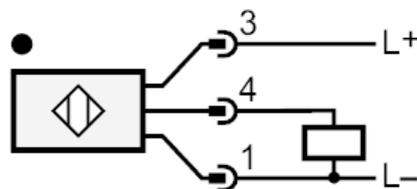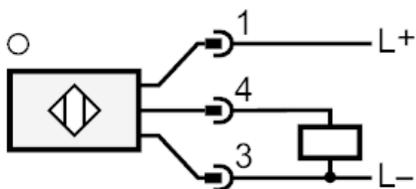

### Diagramme und Kurven

#### Funktionsreservekurve

