




Luftstromwächter

LTM1202B1A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

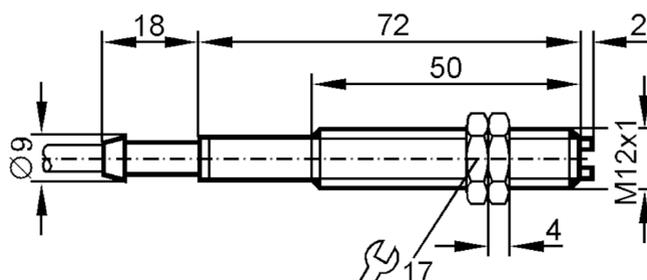

Produktmerkmale

Prozessanschluss	M12 x 1
------------------	---------

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	5
-----------------	-------	---

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja	
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker SC0001	
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	60

Mess-/Einstellbereich

Gasförmige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	10...2000
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	10...250

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit	[s]	< 5
--------------	-----	-----

Gasförmige Medien

Ansprechzeit	[s]	< 5
--------------	-----	-----

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1

SL0002



Luftstromwächter

LTM1202B1A

Werkstoffe	Messing vernickelt
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	Sensorfläche: PBT
Prozessanschluss	M12 x 1

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2
--------------	------------------------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

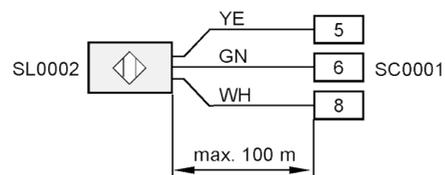

Adernfarben :
YE = gelb
GN = grün
WH = weiß