




RFID-Tag

ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS

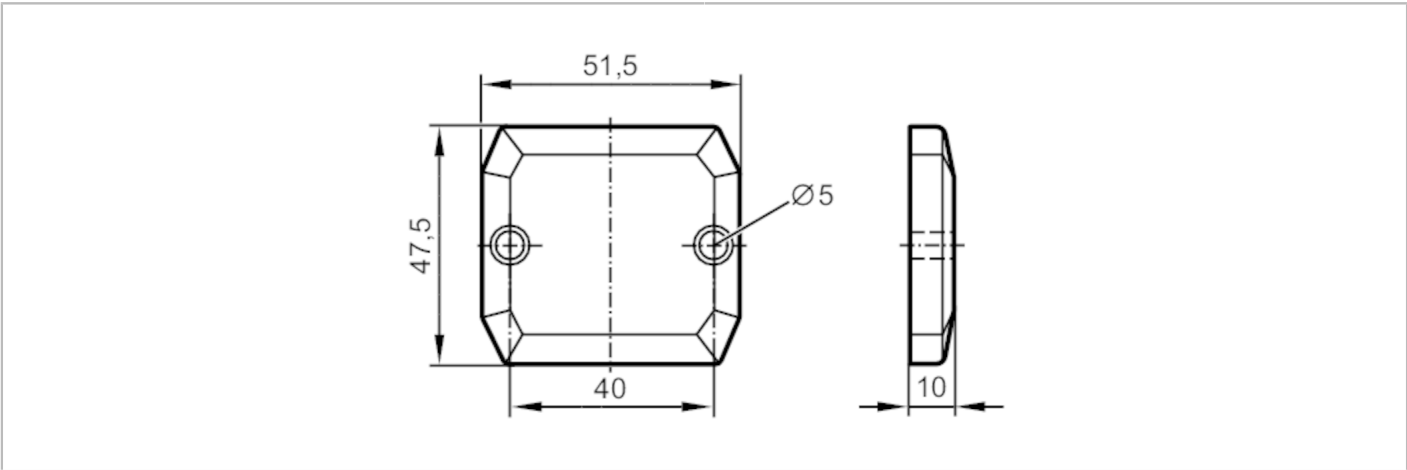

| Elektrische Daten                  |        |                              |
|------------------------------------|--------|------------------------------|
| Arbeitsfrequenz                    | [MHz]  | 840...960                    |
| Chiptyp                            |        | Impinj Monza 4QT             |
| Blockgröße                         | [Byte] | 64                           |
| Unique Identification Number (UID) | [Byte] | 12                           |
| Elektronischer Produktcode (EPC)   |        | 12 Byte                      |
| RFID-Standard                      |        | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Umgebungsbedingungen               |        |                              |
| Umgebungstemperatur                | [°C]   | -40...85                     |
| Schutzart                          |        | IP 68                        |
| Mechanische Daten                  |        |                              |
| Gewicht                            | [g]    | 151,046                      |
| Abmessungen                        | [mm]   | 47,5 x 51,5 x 10             |
| Bemerkungen                        |        |                              |
| Verpackungseinheit                 |        | 5 Stück                      |