


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC081

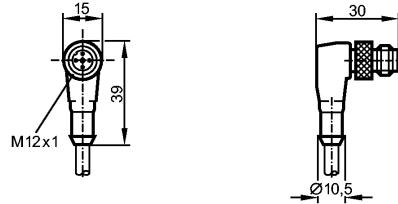

Produktmerkmale

Kabelstecker

M12-Steckverbindung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung	[V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Ausführung		abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]		0,5
Gewicht	[kg]	0,31

Elektrischer Anschluss

Anschluss		PUR-Kabel / 10 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,8 mm; halogenfrei
Mantelfarbe		schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Bemerkungen


Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC081

no longer available - archive entry

replaced by: EVC081

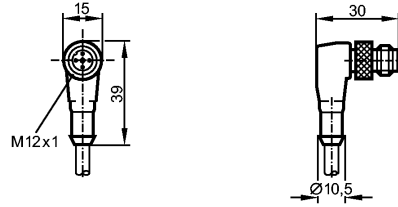

Product characteristics

Cable plug

M12 connector

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage [V]		250 AC / 300 DC
Current rating [A]		4

Environment

Ambient temperature [°C]		-25...90
Protection		IP 67

Mechanical data

Design		angled
Material body		TPU
Material nut		Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]		0.5
Weight [kg]		0.31

Electrical connection

Connection		PUR cable / 10 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.8 mm; halogen-free
Sheath colour		black

Wiring

Core colours
 BK black
 BN brown
 BU blue
 WH white



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks


Pack quantity [piece]		1
-----------------------	--	---

no longer available - archive entry

replaced by: EVC081

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC081

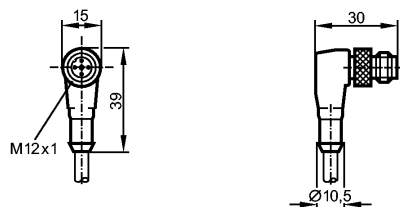

Caractéristiques du produit

Connecteur mâle

Connecteur M12

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation [V]		250 AC / 300 DC
Courant de sortie [A]		4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Version		coudé
Matière corps		TPU
Matière bague moletée		laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		0,5
Poids [kg]		0,31

Raccordement électrique

Raccordement		câble PUR / 10 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,8 mm; sans halogène
Couleur de la gaine		noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

- BK noir
- BN brun
- BU bleu
- WH blanc



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarques

Quantité [pièce]		1
------------------	--	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC081