


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT023

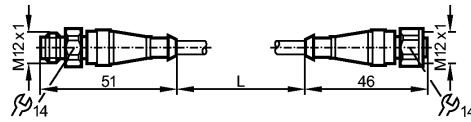

Produktmerkmale

Verbindungskabel
 M12-Stecker / M12-Kupplung
 silikonfrei
 Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| Elektrische Ausführung | | AC/DC |
| Betriebsspannung | [V] | 250 AC / 300 DC |
| Strombelastbarkeit | [A] | 4 |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...100 |
| Schutzart | | IP 68 / IP 69K |



Mechanische Daten

| | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| Ausführung | | gerade / gerade |
| Werkstoff Griffkörper | | PVC; PA 6.6 orange |
| Werkstoff Überwurfmutter | | V4A (1.4404) |
| Anzugsdrehmoment Überwurfmutter | [Nm] | Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9 |
| Gewicht | [kg] | 0,052 |

Elektrischer Anschluss

| | | |
|-------------|--|--|
| Anschluss | | PVC-Kabel / 0,6 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm |
| Mantelfarbe | | orange |

  Anschlussbelegung



Bemerkungen


| | | |
|--------------------|---------|---|
| Verpackungseinheit | [Stück] | 1 |
|--------------------|---------|---|

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT023

no longer available - archive entry

replaced by: EVT023

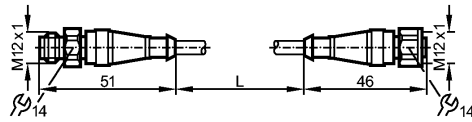

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Electrical design | | AC/DC |
| Operating voltage [V] | | 250 AC / 300 DC |
| Current rating [A] | | 4 |

Environment

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| Ambient temperature [°C] | | -25...100 |
| Protection | | IP 68 / IP 69K |



Mechanical data

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Design | | straight / straight |
| Material body | | PVC; PA 6.6 orange |
| Material nut | | stainless steel 316L / 1.4404 |
| Tightening torque for knurled nut [Nm] | | plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9 |
| Weight [kg] | | 0.052 |

Electrical connection

| | | |
|---------------|--|--|
| Connection | | PVC cable / 0.6 m; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.5 mm |
| Sheath colour | | orange |

  Wiring



Remarks


| | | |
|---------------|---------|---|
| Pack quantity | [piece] | 1 |
|---------------|---------|---|

no longer available - archive entry

replaced by: EVT023

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT023

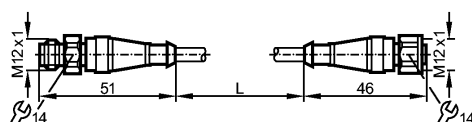

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| Technologie | | AC/DC |
| Tension d'alimentation | [V] | 250 AC / 300 DC |
| Courant de sortie | [A] | 4 |

Conditions d'utilisation

| | | |
|----------------------|------|----------------|
| Température ambiante | [°C] | -25...100 |
| Protection | | IP 68 / IP 69K |



Données mécaniques

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Version | | droit / droit |
| Matière corps | | PVC; PA 6.6 orange |
| Matière bague moletée | | inox (1.4404 / 316L) |
| Couple de serrage maxi pour écrou [Nm] | | embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9 |
| Poids | [kg] | 0,052 |

Raccordement électrique

| | | |
|---------------------|--|--|
| Raccordement | | câble PVC / 0,6 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm |
| Couleur de la gaine | | orange |

  Branchement



Remarques

| | | |
|----------|---------|---|
| Quantité | [pièce] | 1 |
|----------|---------|---|

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT023