


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**Wird ersetzt durch: EVT032**

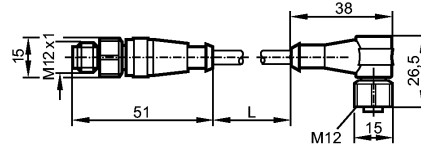

**Produktmerkmale**

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

**Elektrische Daten**

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung	[V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68 / IP 69K

 
 
**Mechanische Daten**

Ausführung		gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		PVC; PA 6.6 orange
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	[Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht	[kg]	0,199

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss		PVC-Kabel / 5 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Mantelfarbe		orange

**Anschlussbelegung**



**Bemerkungen**

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**Wird ersetzt durch: EVT032**


**E11786**

VDOAH030VAS0005E03STGH030VAS

Connection technology

**no longer available - archive entry**

replaced by: EVT032

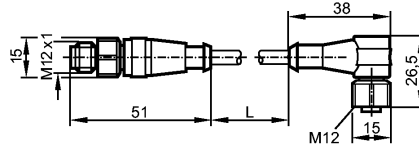

**Product characteristics**

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

**Electrical data**

Electrical design		AC/DC
Operating voltage [V]		250 AC / 300 DC
Current rating [A]		4

**Environment**

Ambient temperature [°C]		-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K

 
 
**Mechanical data**

Design		straight / angled
Material body		PVC; PA 6.6 orange
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight [kg]		0.199

**Electrical connection**

Connection		PVC cable / 5 m; 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.5 mm
Sheath colour		orange

**Wiring**



**Remarks**


Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

**no longer available - archive entry**

replaced by: EVT032

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**remplacé par: EVT032**

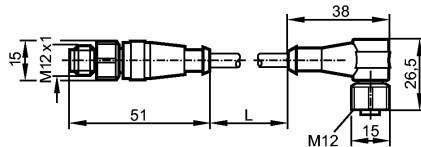

**Caractéristiques du produit**

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

**Données électriques**

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	250 AC / 300 DC
Courant de sortie	[A]	4

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K

 
 
**Données mécaniques**

Version		droit / coudé
Matière corps		PVC; PA 6.6 orange
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids	[kg]	0,199

**Raccordement électrique**

Raccordement		câble PVC / 5 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Couleur de la gaine		orange

**Branchement**



**Remarques**

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**remplacé par: EVT032**