


## Câble avec prise femelle

ADOGB030VAS0006E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

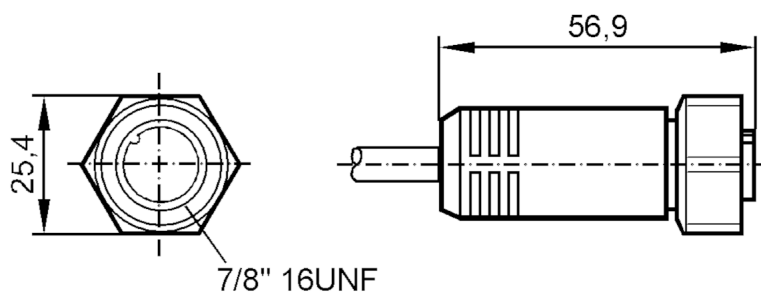

## Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

## Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...105

Indice de protection

IP 68

## Données mécaniques

Poids

[g]

571,526

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

## Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E18064



## Câble avec prise femelle

 
ADOGB030VAS0006E03

### Raccordement électrique


Câble: 6 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



### Raccordement

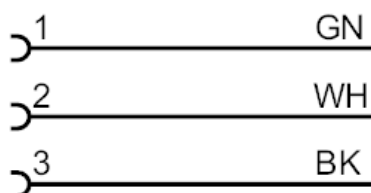

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| BK = | Couleurs des fils conducteurs : |
| GN = | noir                            |
| WH = | vert                            |
|      | blanc                           |