


## Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

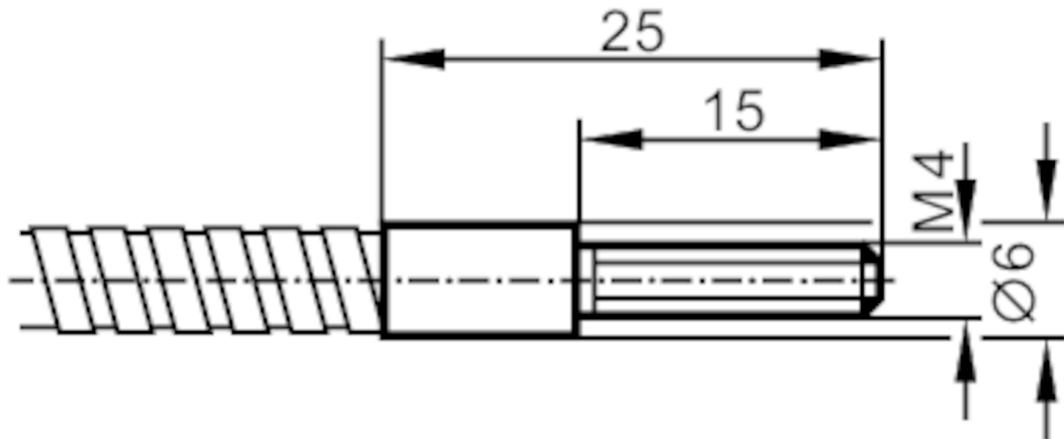

## Application

Principe de fonctionnement      Barrage photoélectrique

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type      OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques    [mm]      96

## OUF

Portée des fibres optiques    [mm]      96

## Conditions d'utilisation

Température ambiante      [°C]      -40...290

## Données mécaniques

Type tête de détection      droit

Filetage tête de détection      M4

Longueur de la tête de détection    [mm]      15

Longueur totale      [mm]      2000

Rayon de courbure minimum    [mm]      20

Matières      Adaptateur: ABS

# E20362



## Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/2M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces