


## Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11504

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

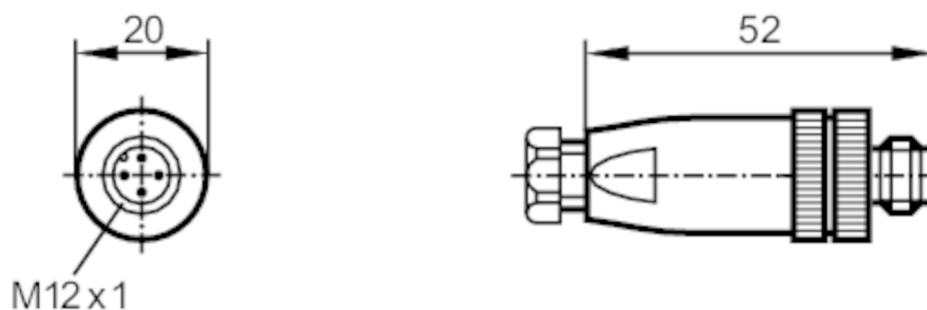

## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...55 DC |
|------------------|-----|------------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -40...85 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Beschermklasse |  | IP 67 |
|----------------|--|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 20 x 20 x 52 |
|------------|------|--------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialen |  | PBT |
|------------|--|-----|

|                             |  |     |
|-----------------------------|--|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel |  | PBT |
|-----------------------------|--|-----|

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| Materiaal overwerpmoer |  | PBT |
|------------------------|--|-----|

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

# E10260



## Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040PLSFKPG

### Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PBT



### Aansluiting

