


Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11504

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

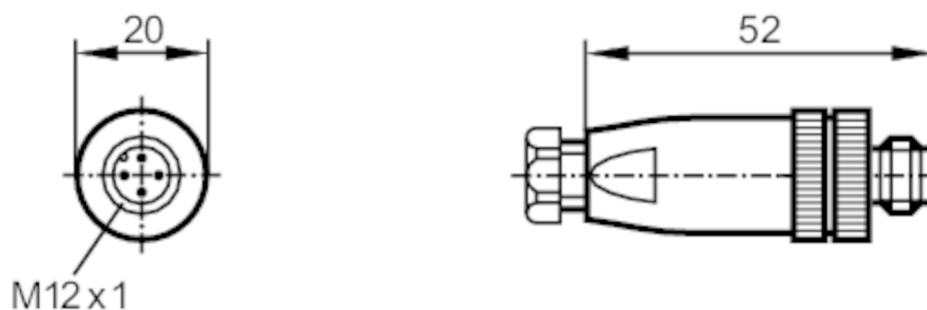

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 52
------------	------	--------------

Materialen		PA (polyamide)
------------	--	----------------

Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
-----------------------------	--	----------------

Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
------------------------	--	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10277



Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

