




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

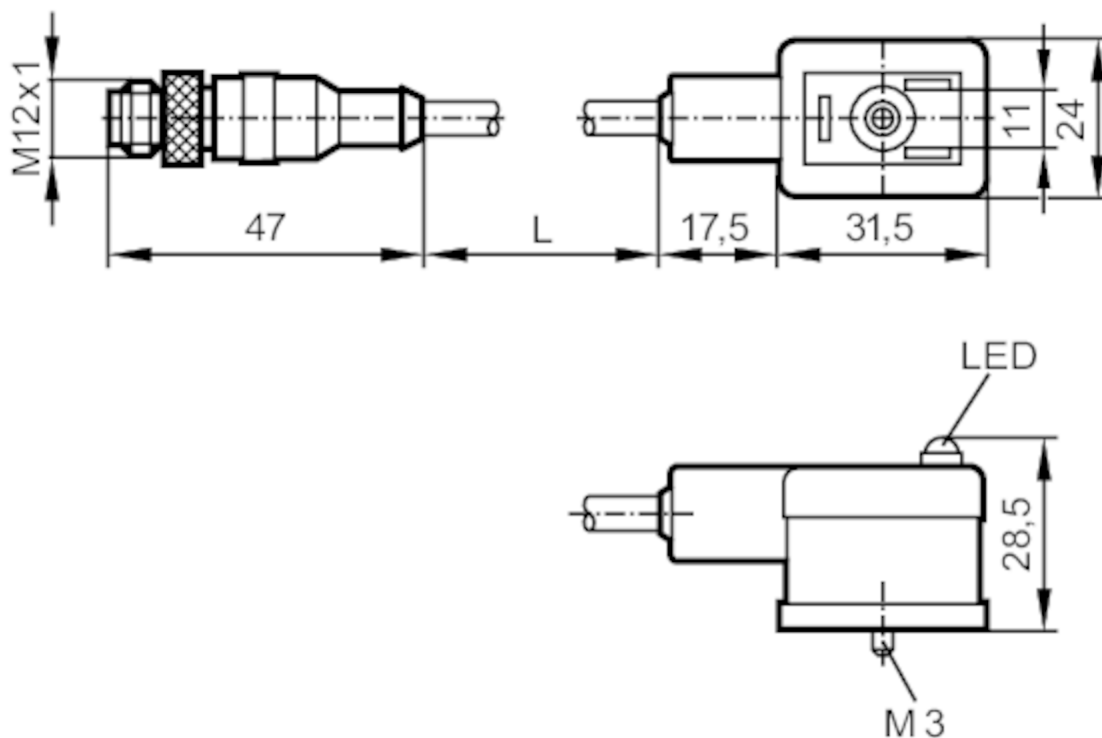

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging ja; (VDR)

Stroombelasting gezamenlijk [A] 3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Beschermklassen IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 95,1

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave schakelstatus 1 x LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang Schroef

Tag label houder

Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

 
Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting

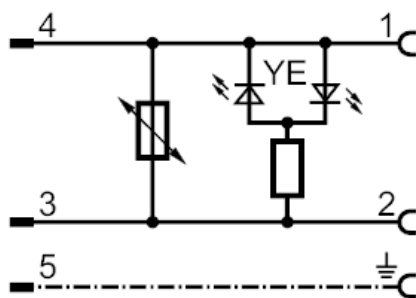

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

