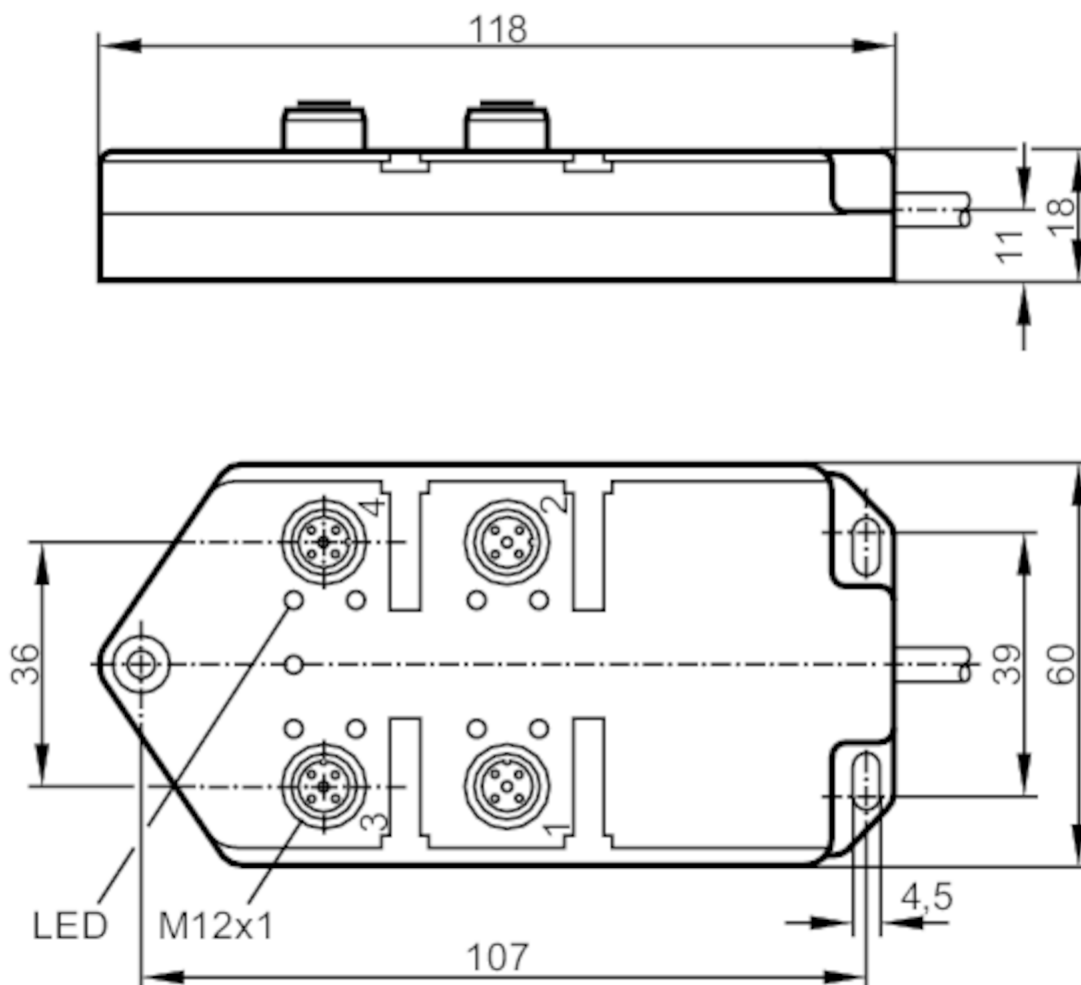


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC016

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

E11017



Centrale verdeler

ZDO4H059MSS0005H11

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M12

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

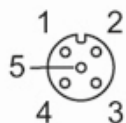



Centrale verdeler

ZDO4H059MSS0005H11

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel