


E12506



Aansluitkabel met connector female

ADOAH120ZDS0015H12

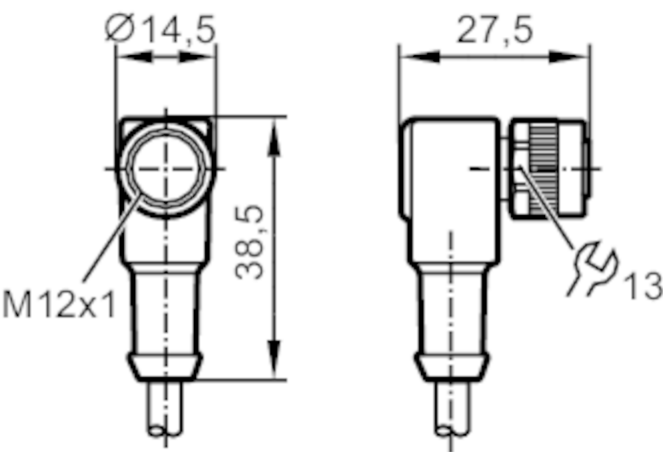

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	1,5
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	922,5
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 2 Mio.
	torsiebelasting	360 °/m
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12506



Aansluitkabel met connector female


ADOAH120ZDS0015H12

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

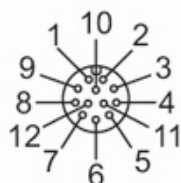

Aansluiting

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
GY/PK =	grijs / roze
PK =	roze
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel
RD/BU =	rood / blauw