


Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder

ADAPT TIE ROD/PROFILE

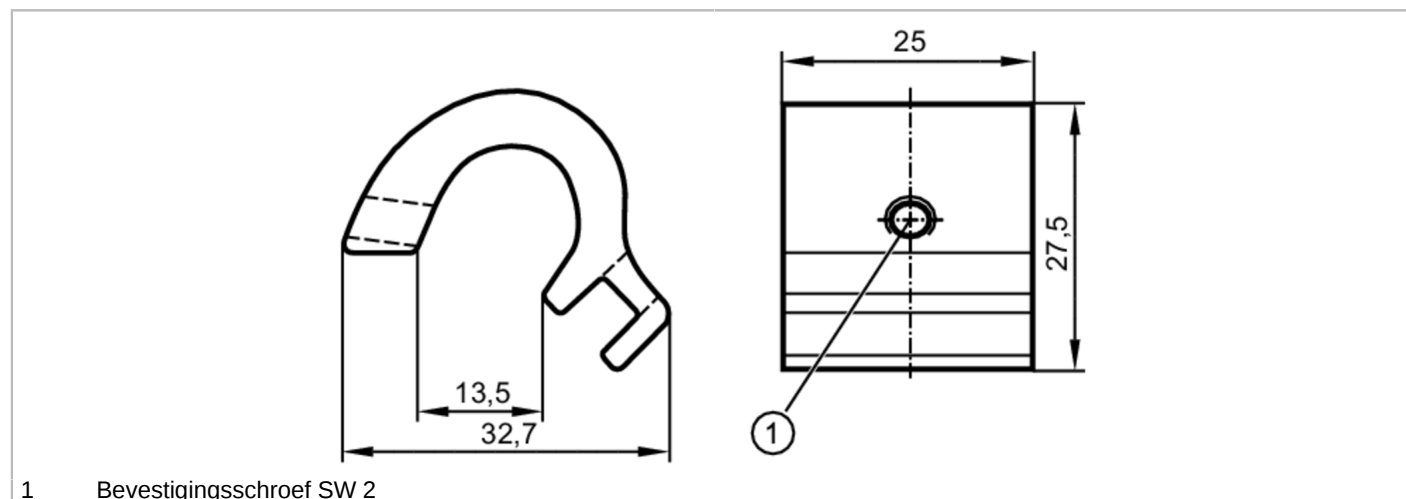

Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm MKT, voor bouwvorm MKT

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

20,2

Materialen

Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal

Aandraaimoment

[Nm]

0,5

Klemgebied

[mm]

9...13,5

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk