


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/5m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

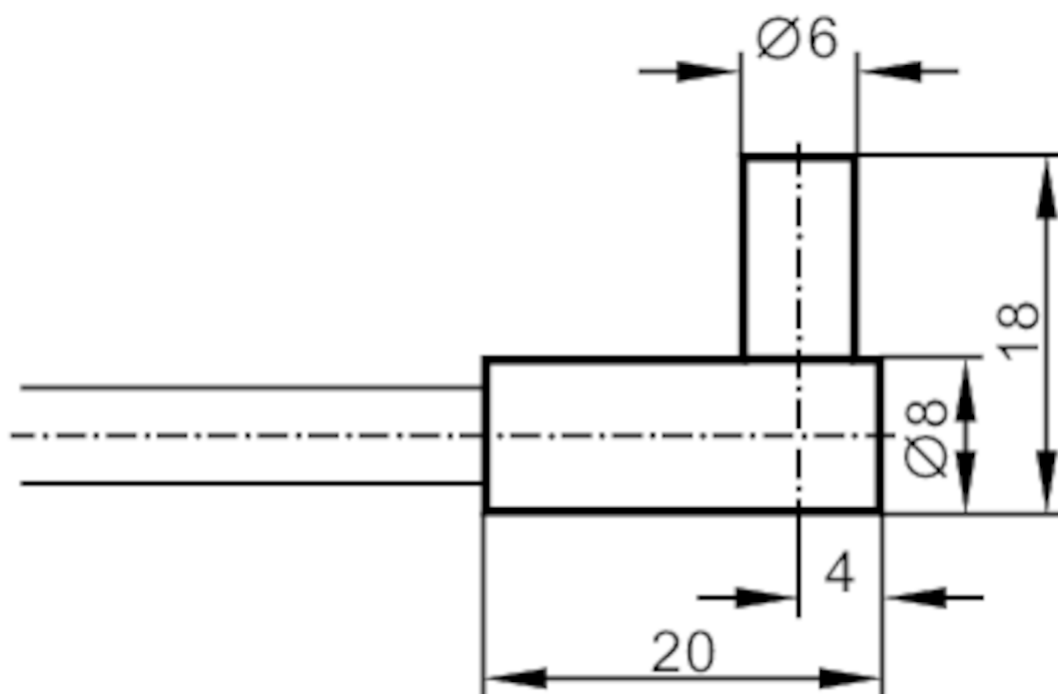

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

123

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

5000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk