


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/7.5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20573

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

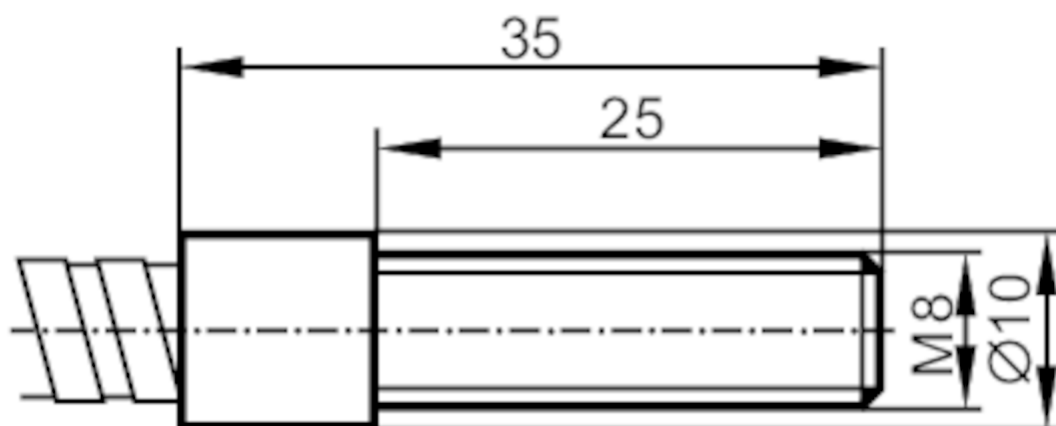

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

7500

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20471



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/7.5M

Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk