


## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-R4

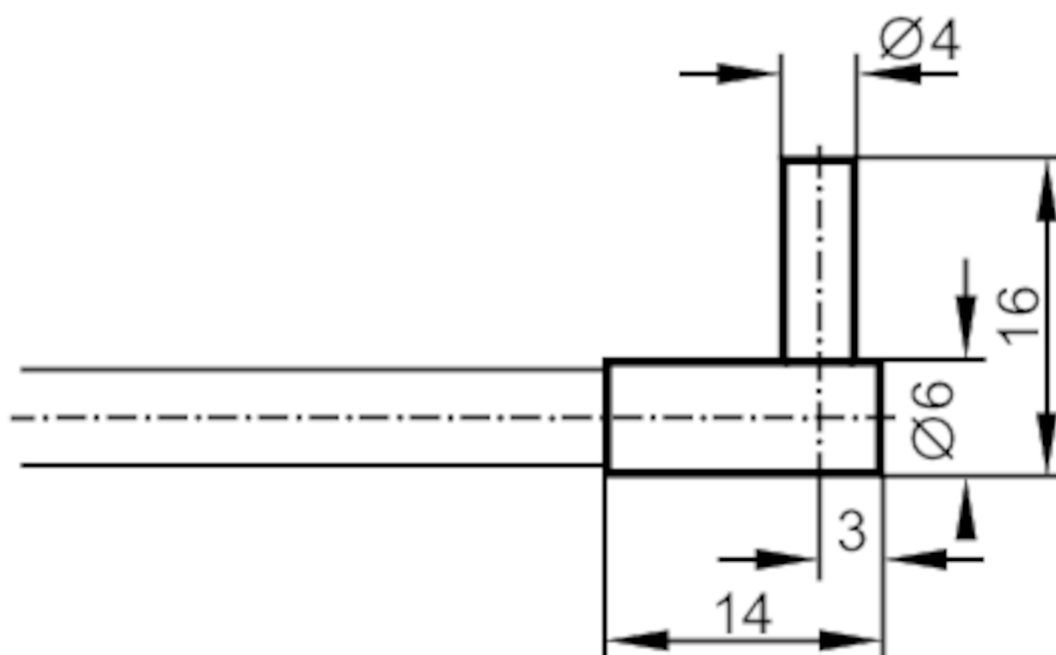

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

## Bereik

Tastbereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

## OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

## OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

62,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

600

# E20495



## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-R4

|                        |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| Minimale buigradius    | [mm] | 20                             |
| Fiberstructuur         |      | ①                              |
| Fiber-materiaal        |      | glas                           |
| Materiaal sensorkop    |      | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
| Materiaal fiber mantel |      | Metaalsiliconen                |

### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Leveringsomvang | E20103 |
|-----------------|--------|

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|