


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

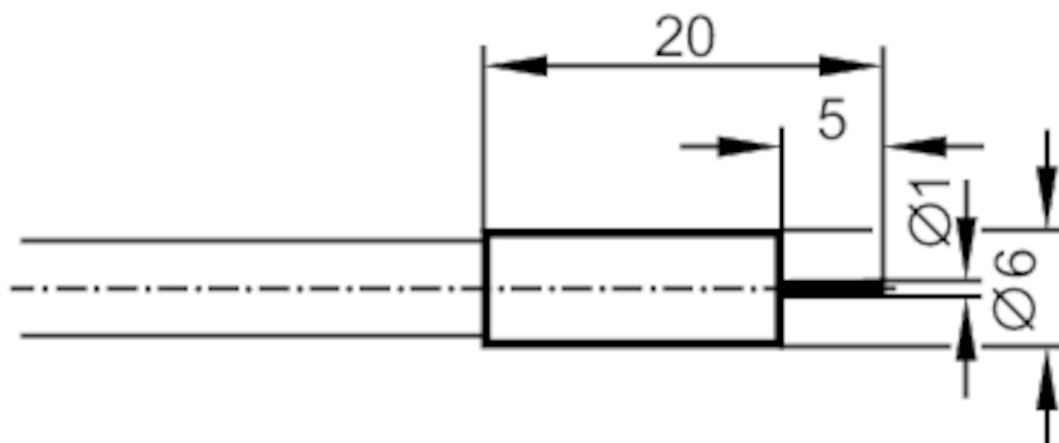

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

E20548



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1/2m

Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk