


E20940



Rondprofielstang

ROD MOUNTING ANGLED

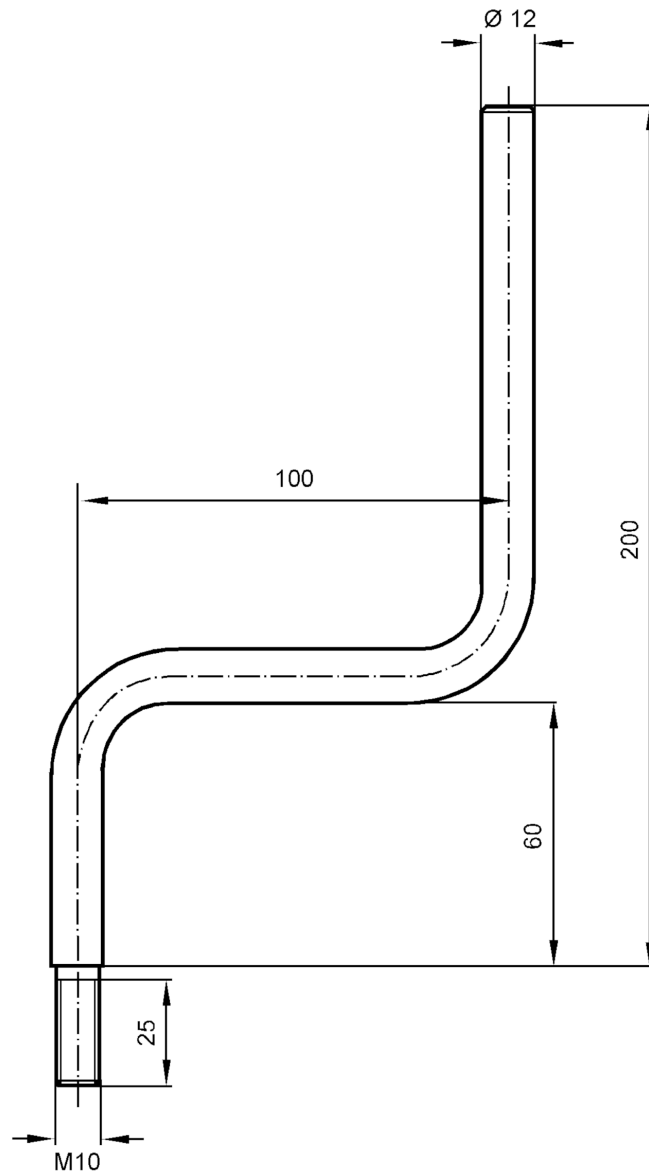

Toepassingsgebied

Uitvoering haaks

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	300,3
Afmetingen [mm]	M10
Schroefdraadtype	M10
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Lengte [mm]	200

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk