


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

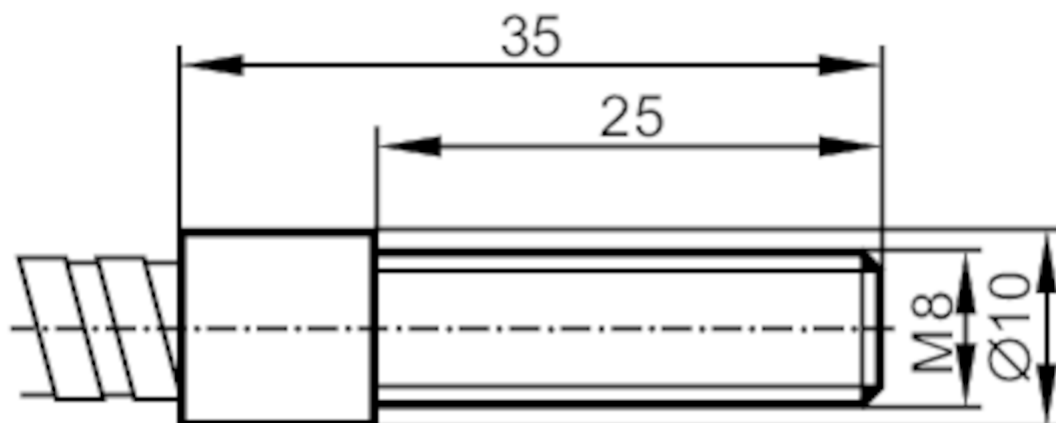

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

29

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

5000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

aluminium

E20170



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8/5M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------