




Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R3/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

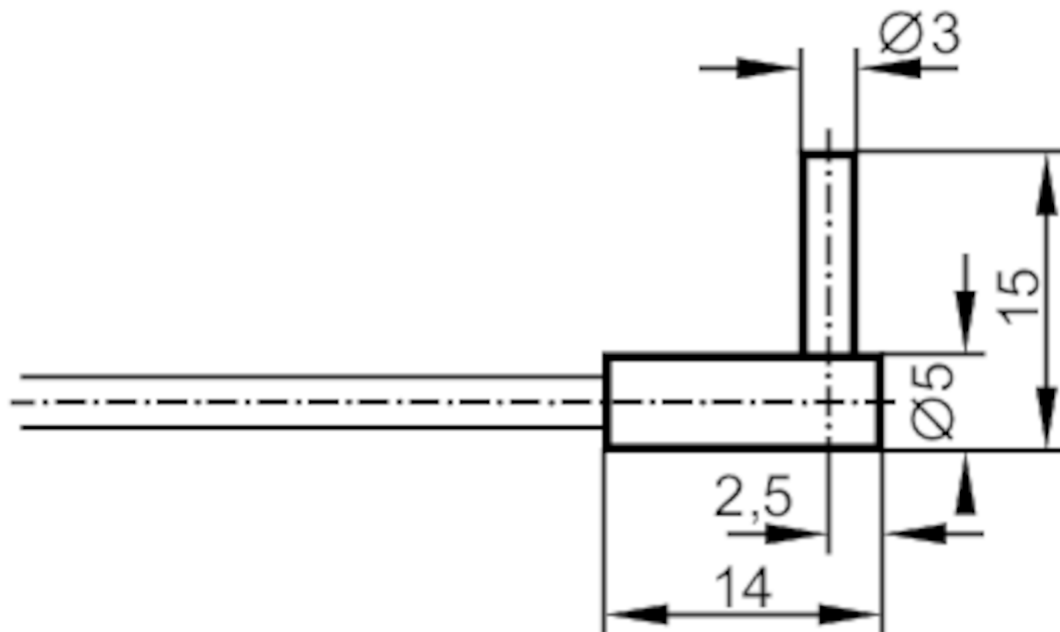

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

80

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

Toebehoren

Leveringsomvang

E20104

E20218



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R3/2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk