


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/0,7M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20116

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

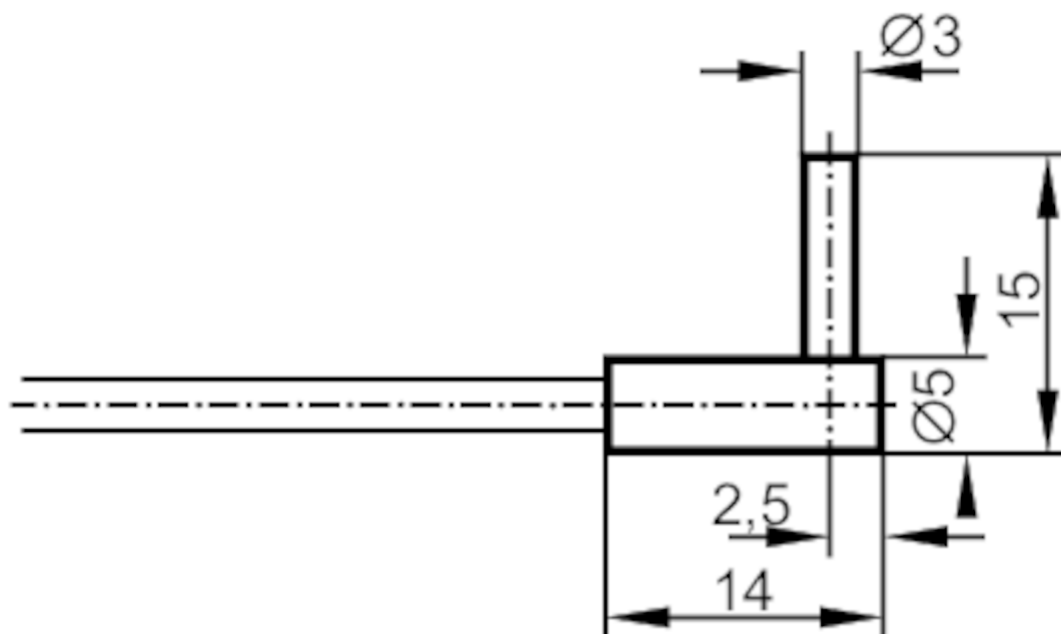

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

## OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

## OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop [mm]

3

Lengte sensorkop [mm]

10

Totale lengte [mm]

700

# E20293



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/0,7M

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Minimale buigradius    | [mm] | 10           |
| Materialen             |      | Adapter: PPE |
| Fiber-materiaal        |      | glas         |
| Materiaal sensorkop    |      | aluminium    |
| Materiaal fiber mantel |      | PVC          |
| Opmerkingen            |      |              |
| Verpakkingseenheid     |      | 1 stuk       |