




Rondprofielstang

ROD MOUNTING STRAIGHT D10MM

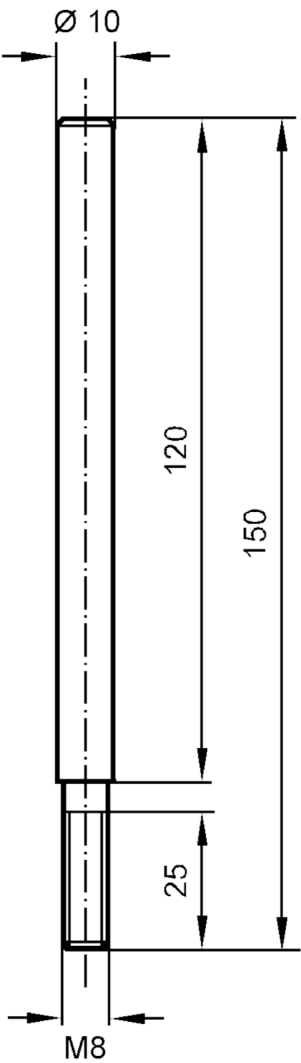

Toepassingsgebied

Uitvoering	recht
------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	102
Afmetingen	[mm]	M8 / L = 150
Schroefdraadtype		M8
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------