


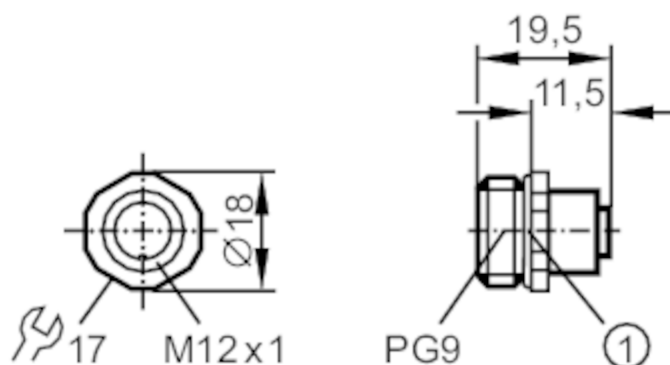

1 O-ring

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	28,7
Montageschroefdraad		PG 9
Materialen		zinkdrukiet vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E70156



Inbouwcontrastekker

ADOGH040--S0,50

Elektrische aansluiting


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting

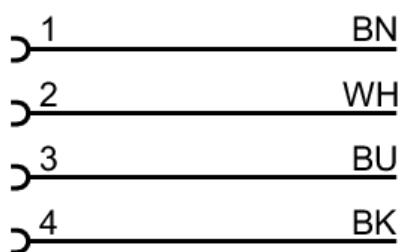

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit