


RN6058



Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-4096-S24/S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

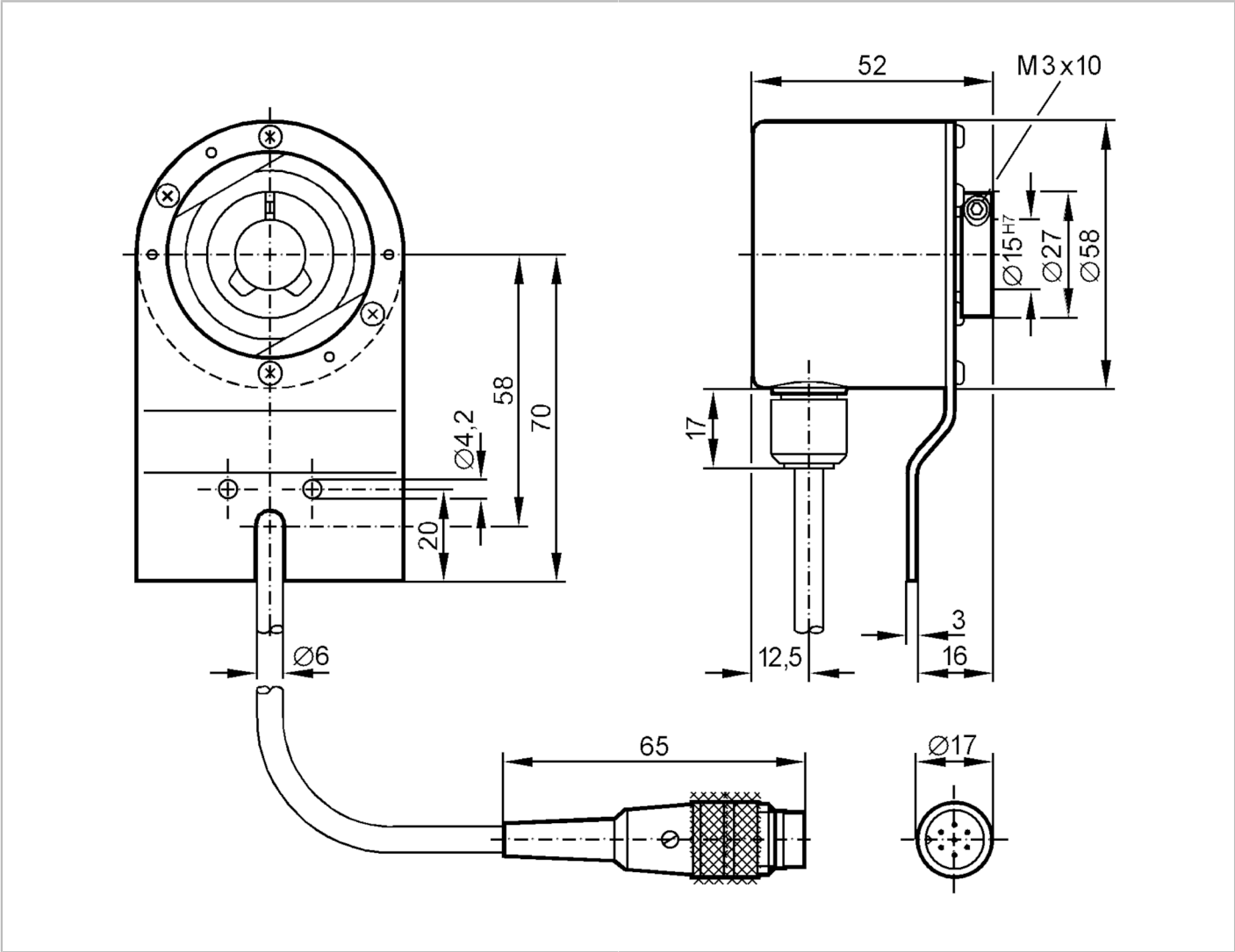

Producteigenschappen	
Resolutie	4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Communicatie interface	SSI-Data interface
As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	10
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 150
Max. toerental elektrisch [U/min]	6000
Uitgangen	
Code	Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Codesignaal	data-ingang; TTL-compatibele signalen; Takt en Takt (inv.) vanuit de driver volgens RS 485; data uitgang; synchroon serieel; TTL-compatibele signalen, data en

RN-4096-S24/S