


E3M123



Свързващ кабел

MCI CONNECTION CABLE 3M

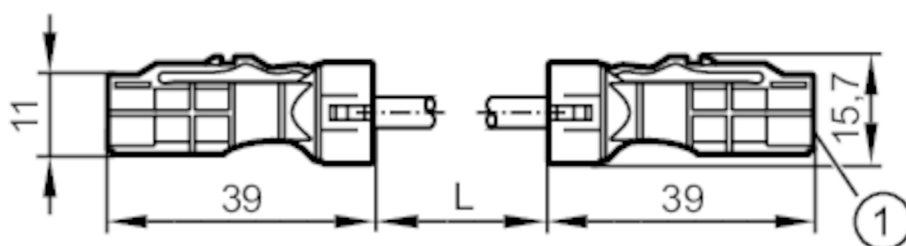

1 MCI



Приложение	
Система	Заварачни приложения
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 25 AC / < 60 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...105
Защита	IP 67
Механични данни	
Тегло [g]	116,8
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване при неподвижен монтаж ≥ 40 mm
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 3 m, TPU, черен	