


E3M124



Свързващ кабел

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

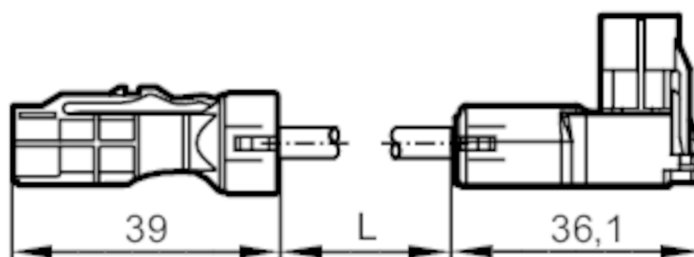

Приложение

Система

Заварачни приложения

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...105

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

90,7

Заварачни приложения

да

Заварачни приложения

Радиус на огъване при неподвижен монтаж ≥ 40 mm

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, TPU, черен