





Свързващи конектори

SSTGH040PLSFKPG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11504
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

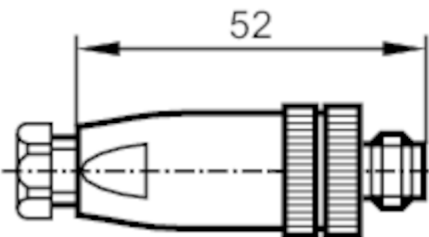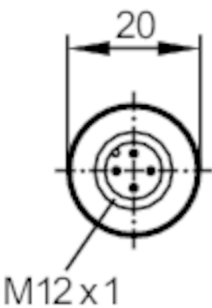

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	20 x 20 x 52
Материал		PBT
Формиран корпусен материал		PBT
Материал на гайката		PBT
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10260



Свързващи конектори

SSTGH040PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PBT



Връзка

