



Свързващи конектори

SSTGH040MSSFKPG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11504

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

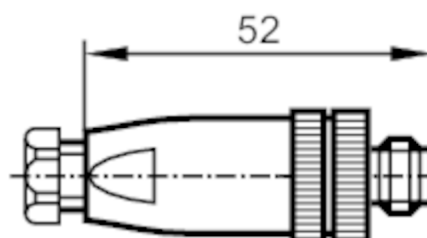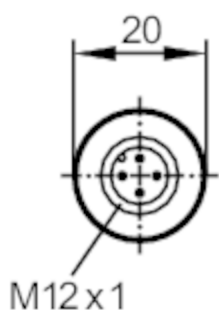

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Материал		РА
----------	--	----

Формиран корпусен материал		РА
----------------------------	--	----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Свързващи конектори

SSTGH040MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

