

# E11419



## Джъмпер за клапан

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS



### Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

### Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | < 24 AC/DC |
| Защита срещу пренапрежение        | да; (VDR)  |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3          |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...80 |
| Защита                  | IP 67    |

### Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 138                         |
| Материал                   | PUR                         |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

### Дисплей / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

## Джъмпер за клапан

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS

## Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етикетиране

 
## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Връзка

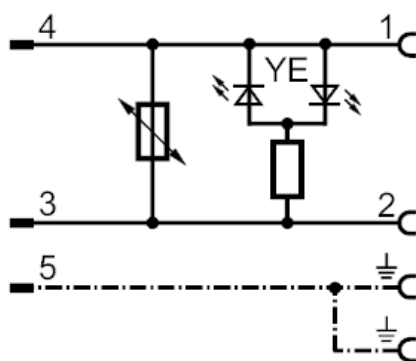

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

