


E11440



Джъмпер за клапан

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

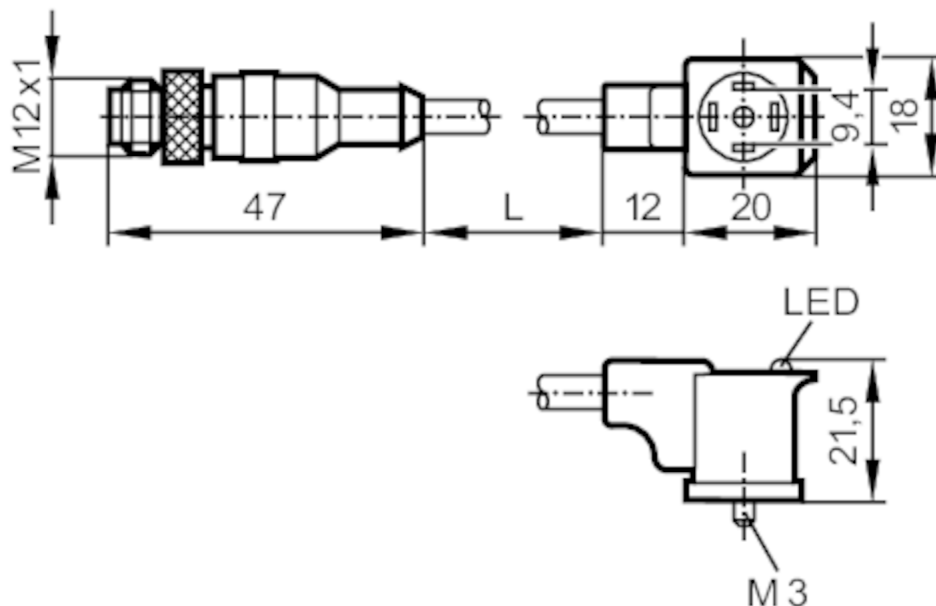

Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	263,2
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	винт	
	панел за етикетиране	



Джъмпер за клапан

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

 
Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x индустриален стандарт на клпаните тип B., под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

