


E12506



Свързващ кабел с конектор

ADOAH120ZDS0015H12

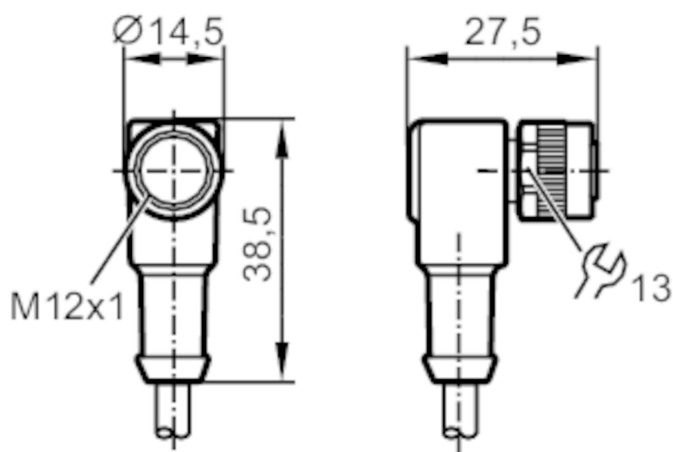

Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	1,5

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	922,5
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
Скорост на движение	мин. 10 x диаметър на кабела
Макс. ускорение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
Цикли на огъване	> 2 Mio.
Натоварване на усукване	360 °/m



Свързващ кабел с конектор

ADOAH120ZDS0015H12

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

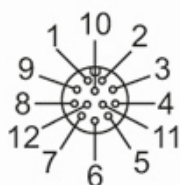

Връзка

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
GY/PK =	сиво / розово
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт
RD/BU =	червен / син