


## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

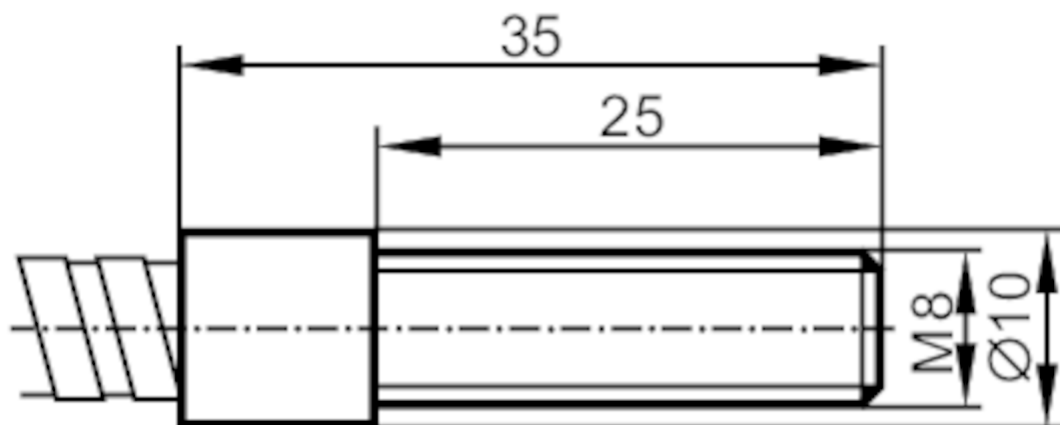

### Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

### Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

### OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

23

### Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

### Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

6000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

# E20558



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен  
кабел

FT-30-A-A-M8/6M

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|