


Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-M6/4M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

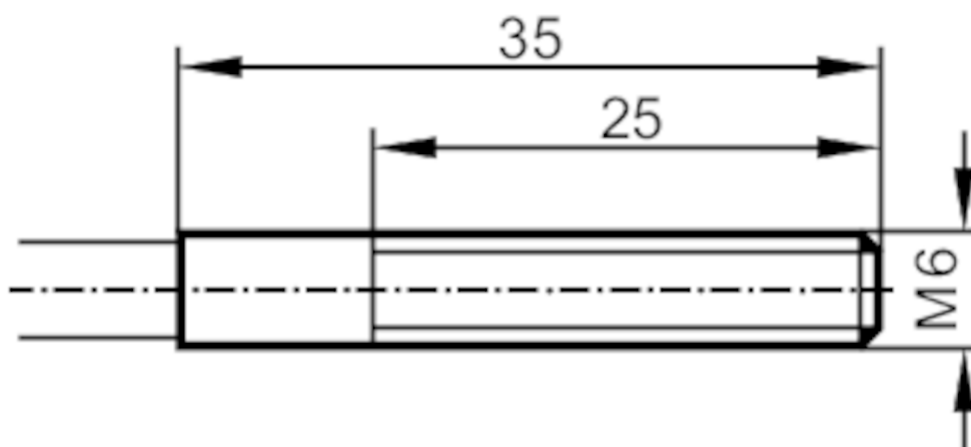

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

154

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната
глава [mm]

35

Дължина [mm]

4000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на
влакната

алуминий

E20328



Фибро оптичен сензор за близост

FE-30-P-A-M6/4M

Материал на обвивката

PVC

Забележки

Единица на опаковката

1 брой