


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-M4/1,5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

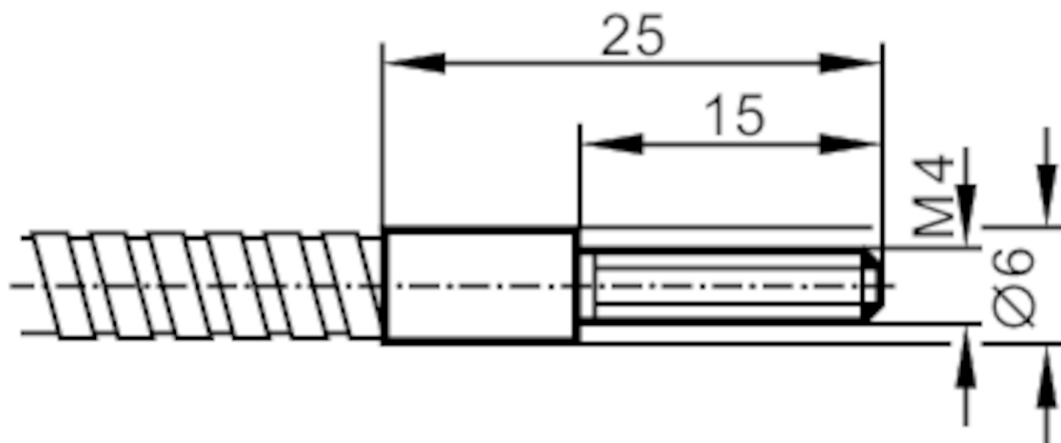

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

108

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

108

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната
глава [mm]

15

Дължина [mm]

1500

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал

адаптер: ABS

E20361



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-M4/1,5M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой