

Процесен адаптер с фланец


ADAPT IFM-DRD D=65

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33242

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване

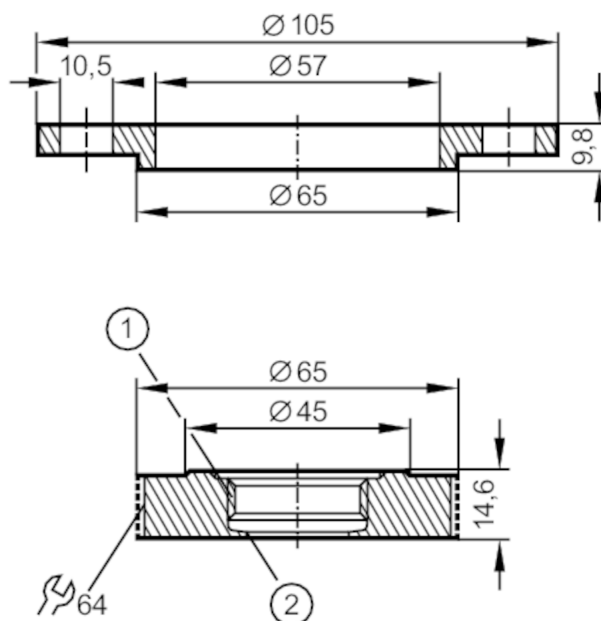

- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

EC 1935/2004 FCM 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	626,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	Aseptoflex	
Процес на свързване	DRD-Flansch Ø 65 mm	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	

E33042



Процесен адаптер с фланец

ADAPT IFM-DRD D=65

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------