




Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING CAP G1", POM

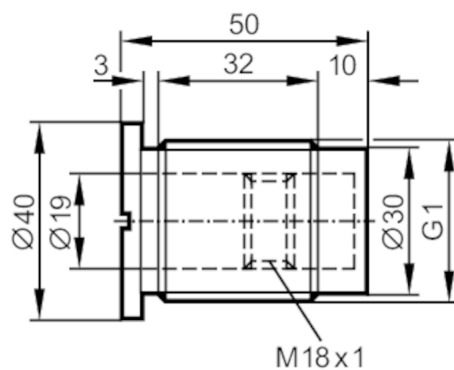

Приложение

Номинално налягане	[bar]	8
--------------------	-------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	40
Размери	[mm]	G 1 / L = 50
Означение на резбата		G 1
Материал		Адаптер: POM
Усилие на затягане	[Nm]	5
Свързване на сензора		резбова връзка M18 x 1 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 1 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------