


E70060



Свързващ кабел

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

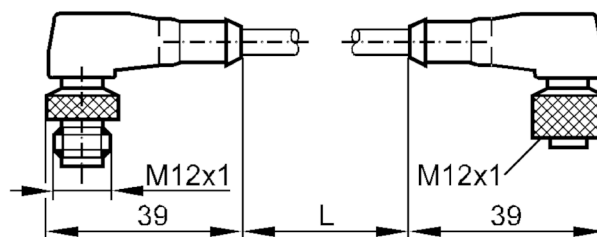

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие



E70060




Свързващ кабел

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

Електрическо свързване


Кабел: 15 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка

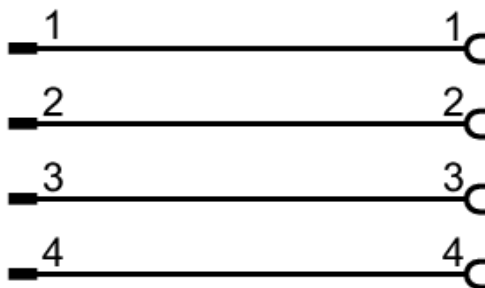

Електрическо свързване - Конектор

 Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Артикулът не се предлага вече - запис в архива