


Кабелен адаптер

ADOGH040--S0,50

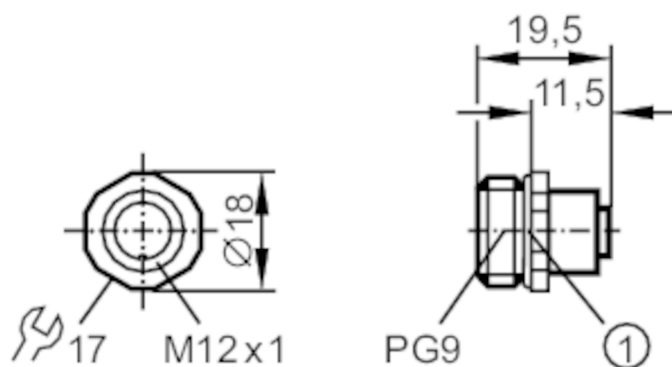

1 О-пръстен



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 68
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	28,7
-------	-----	------

Монтажна резба		PG 9
----------------	--	------

Материал		цинкова отливка с никелово покритие
----------	--	-------------------------------------

Формиран корпусен материал		цинкова отливка, с никелово покритие
----------------------------	--	--------------------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E70156



Кабелен адаптер


ADOGH040--S0,50

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

 Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка

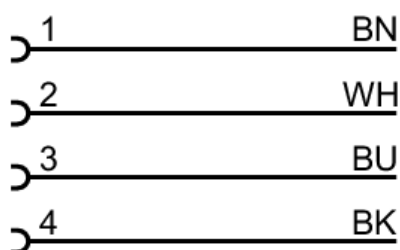

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял