



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVC890-00 — 05.11.2020 — 



Свързващ кабел

VDOG F030MSS0005H03STAH030MSS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка

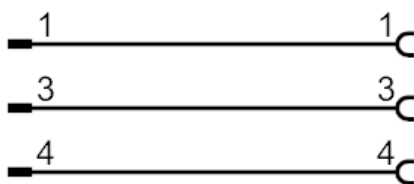

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

