



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVW110-00 — 13.04.2023 — 



Y свързващ кабел

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Брой разпределителни кутии за портове	2	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Забележки	без държачи за етикети
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Връзка

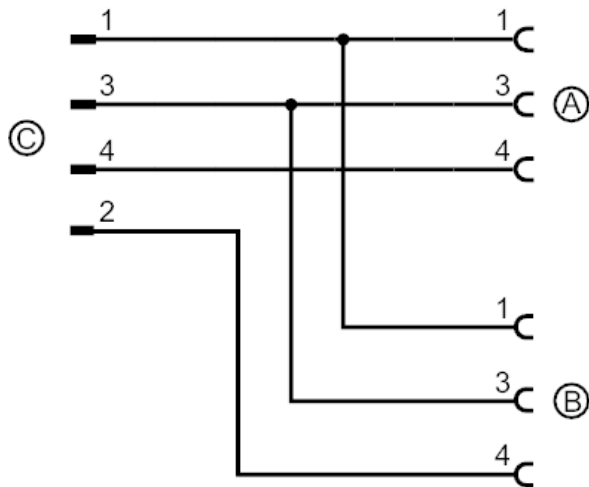



Y свързващ кабел

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

