




Дифузен сензор

O6T-FPKG/0,30m/US

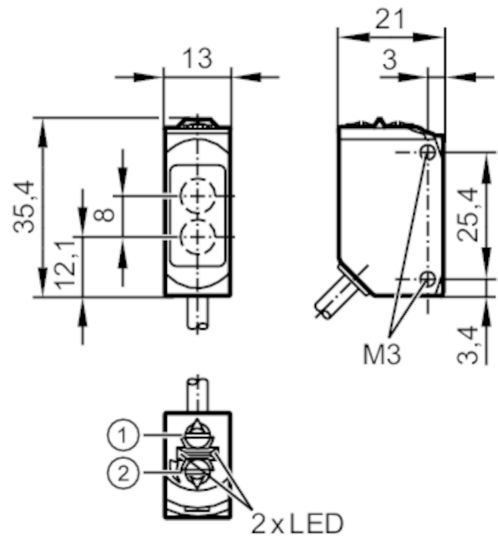

- 1: превключвател изходяща функция
2: чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща




Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC
Консумация на ток [mA]		16; ((24 V))
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната [nm]		633
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		100
Честота на превключване DC [Hz]		1000
Защита срещу късо съединение		да

Дифузен сензор


O6T-FPKG/0,30m/US

Връзка

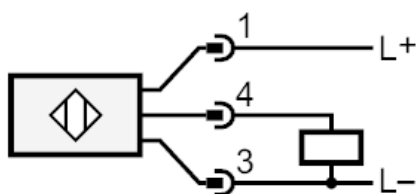

диаграми и графики

графика на печалба

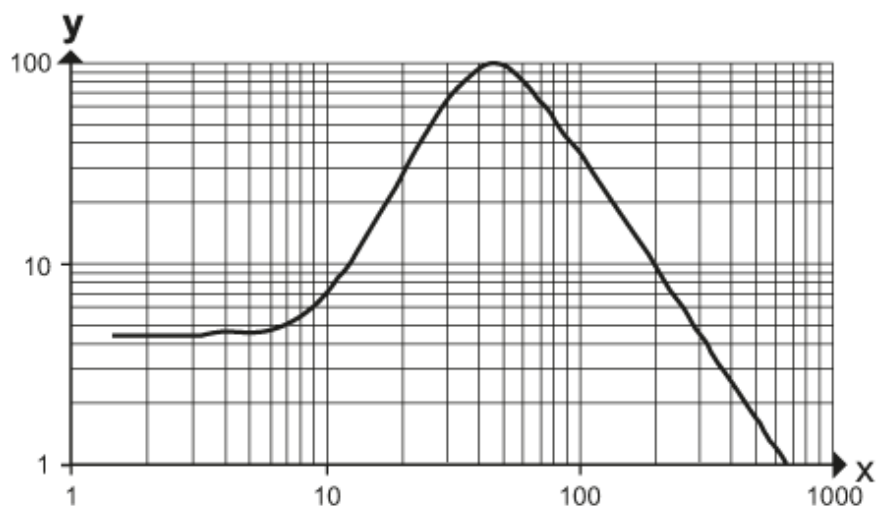

x: разстояние [mm]

y: коефициент на излишък на печалба