




Локален лиценз за добавката за разширен анализ на вибрации - AVA

moneo RTM-AVA raw data LIC

moneo | RTM AVA Toolbox

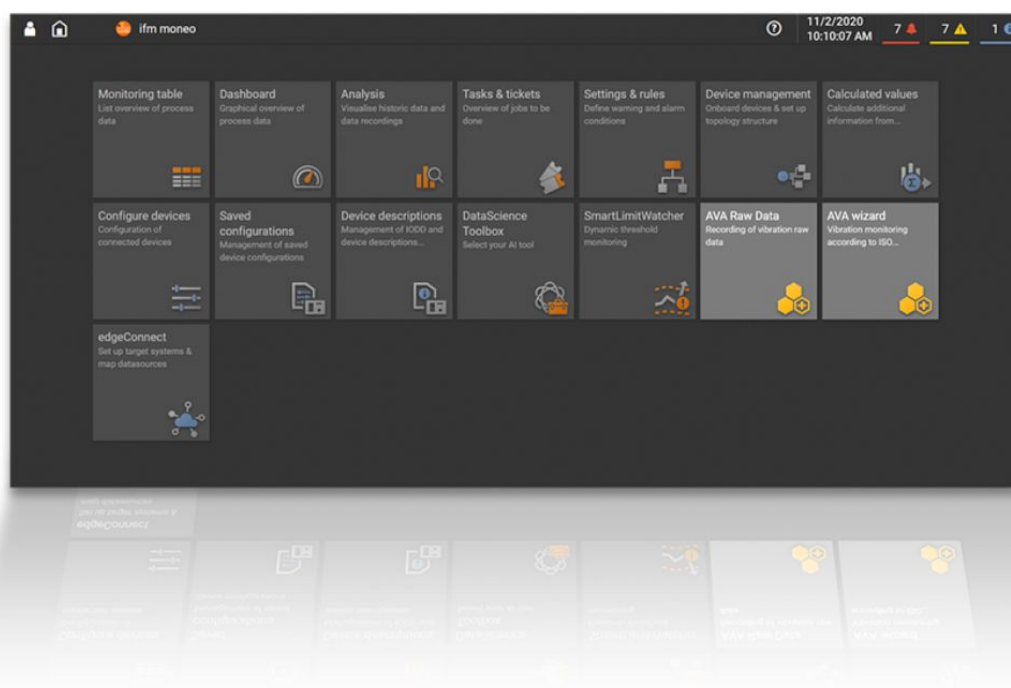

Приложение

Приложение

добавка moneo RTM за разширен мониторинг на вибрациите на машини и инсталации

Мониторинг на състоянието чрез стандартизирани прагове и запис на необработени данни

Конфигурация

Избор на параметри на машината за мониторинг на помпи, вентилатори и компресори

Стандартизирани прагове съгласно стандарт DIN ISO

Задействане на запис на необработени данни в случай на повреда въз основа на правила, базирани на праг

Допълнителен запис на необработени данни според дефинирани от потребителя настройки, базирани на времето

Деактивиране на прагове и правила в случай на поддръжка

Свързаност

Запис на необработени данни за ifm IO-Link сензори тип VVB и ifm диагностична електроника тип VSE

Прагове съгласно стандарт DIN ISO за сензори ifm IO-Link тип VVB



Локален лиценз за добавката за разширен анализ на вибрации - AVA

moneo RTM-AVA raw data LIC

Управление на данни	Изтегляне на необработените данни във файлови формати CSV, JSON и BIN
	Максимален капацитет за съхранение на 500 записа на необработени данни
	Когато капацитетът за съхранение е достигнат, най -старите записи на необработени данни автоматично се презаписват
Мониторинг	Автоматизирано създаване на билет, когато прагът съгласно DIN ISO стандарт е достигнат
Потребителски интерфейс	Съветник за настройка на прагове и запис на необработени данни
	визуализация на данните за вибрациите във времевия и честотен диапазон
Анализ	анализ на специфични честоти за усъвършенствана вибрационна диагностика
Софтуер / програмиране	
Език	Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски; полски
Носител на данни	Изтегли
Вид на лиценз	единичен лиценз
Клас лиценз	локална пълна версия
Системни изисквания	
Допълнително необходим софтуер	moneo software download
	moneo OS license
	moneo RTM license
	moneo edgeConnect AL
	moneo infopoints